


品番：EA585JA-3A

品名：φ 26mm/600mm ケーブルカッター



販売価格	16,800円(税抜) / 18,480円(税込)		
カタログ価格	16,800円(税抜) / 18,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/08 18:56現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ			

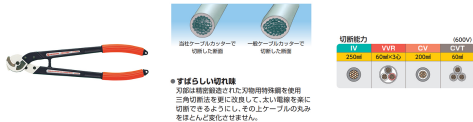

## 仕様

メーカー	ミノル工業	型番	MC20E250
切断能力	IV線: 25mm <sup>2</sup> VVR: 60mm <sup>2</sup> ×3心 CV: 200mm <sup>2</sup> CVT: 60mm <sup>2</sup>	最大切断能力	φ 26mm
全長	600mm	重量	1540g
ハンドル材質	アルミ合金		

### 銅線専用

刃部は精密鍛造された刃物専用特殊鋼を使用しています。

太い電線を楽に切断でき、その上ケーブルの丸みをほとんど変化させません。

### <注意>

- ・活線作業には絶対に使用しないでください。感電の恐れがあり、非常に危険です。
- ・指定された電線以外には使用しないでください。
- ・切断能力以内でご使用ください。
- ・ご使用前に各部に損傷がないかチェックし、損傷がある場合は修理に出してください。
- ・高所作業の際は、しっかりした足場の確保と工具の落下にご注意ください。事故やケガの恐れがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

