
品番: EA585KA

品名:  $\phi$  20mm/200mm ケーブルカッター

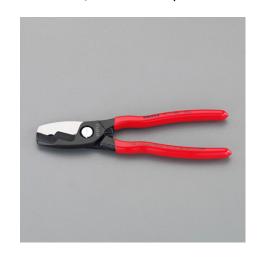

販売価格	9,410円(税抜)/10,351円(税込)				
カタログ価 格	9,410円(税抜)/10,351円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>17</b> (2025/11/18 23:58現在)				
商品入数	1	販売単位	Т		
カタログページ	0244ページ				











特殊波刃で絶縁被覆と導体を切断するため、 $\phi$ 20mmのケーブルも片手で滑らかに切断します

## 仕様

メーカー	KNIPEX (クニペックス)	型番	95 11 200
切断能力	φ 20mm(70m m <sup>2</sup> )	全長	200mm
重量	283g	仕上げ	ヘッド:磨き黒仕上げ、ハンドル:PVDカ バー付
ハンドル	プラスチックコーティング		

先端の刃で予備切断し、根元の刃で追加の切断ができます。

つぶれなく滑らかで、きれいに切断します。

切断プロセスがイニシャルカット(前方の切断範囲にある絶縁被覆)とファイナルカット(後方の切断範囲にある導体)とに分かれていることにより、径20mmのケーブルも片手操作で切断することができます。

適切なテコ比と最適な刃の形状で、少ない力で作業できます

挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。

調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構

スチール製ワイヤーおよび硬引銅線には適しません。

## 代替品



品番 EA585KC-200 コメント ハント゛ル:コンフォート

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.