


品番：EA585KC-165

品名：φ15mm/165mm ケーブルカッター

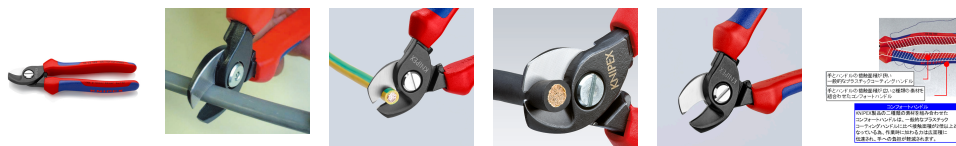

販売価格	7,290円(税抜) / 8,019円(税込)		
カタログ価格	7,290円(税抜) / 8,019円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/10 19:13現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0242ページ		



φ15mmのケーブルも片手で滑らかに切断

#### 仕様

メーカー	KNIPLEX(クニペックス)	型番	95 12 165
ハンドル	コンフォート	仕上げ	磨き
切断能力	φ15mm(50m <sup>2</sup> )	全長	165mm
幅	54mm	重量	253g
刃硬度	HRC54~56	材質	高品質特殊工具鋼

銅・アルミケーブル用

自動ロック機構採用。

スクリュージョイントは調節可能です。

ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。

片手で簡単に作業できます。

挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。

スチールワイヤーやワイヤーロープの切断は適しません。

#### 代替品

--	--



品番 EA585KC-165A  
コメント 変更点:グリップデザイン

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.