


品番：EA589CT-28

品名：49.9x19x0.65mm カッターナイフ替刃(セラミック製/2枚)

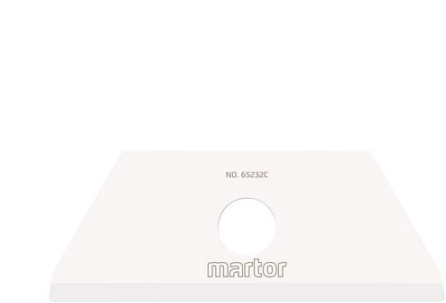

|         |                              |      |    |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 1,960円(税抜)／2,156円(税込)        |      |    |
| カタログ価格  | 1,960円(税抜)／2,156円(税込)        |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/12/31 11:40現在) |      |    |
| 商品入数    | 2                            | 販売単位 | PK |
| カタログページ |                              |      |    |



カタログ訂正 24/11/06 (誤)セラミック先角替刃→(正)セラミック先丸替刃(No.56 1205)

仕様

|                                    |              |     |            |
|------------------------------------|--------------|-----|------------|
| メーカー                               | martor(マーター) | 型番  | 1765232.25 |
| 刃長                                 | 49.9mm       | 刃幅  | 19mm       |
| 刃厚                                 | 0.65mm       | 刃材質 | セラミック      |
| 重量                                 | 2.5g(1枚当たり)  | 総重量 | 21.5g      |
| 入数                                 | 2枚           |     |            |
| EA589CT-8,-9,-10,-14、EA589CS-11用替刃 |              |     |            |
| 先丸(深刃仕様)                           |              |     |            |
| 非磁性、非導電性、オイルフリー                    |              |     |            |
| 刃先のエッジが深いため、薄いものの切断に最適です。          |              |     |            |
| 刃先が丸いため、比較的安全に使用できます。              |              |     |            |
| 刃を180度反転させることで再度使用することができます。       |              |     |            |
| スチール刃よりも長期間、切れ味を維持できます。            |              |     |            |
| 刃がセラミックなので、錆びることがありません。            |              |     |            |
| 両面研磨刃で均等性があります。                    |              |     |            |

セラミックで錆びないので、オイルフリーで食品業界や製薬業界などに適しています。

セラミックの特性上、固い物を切ると刃が欠けたり割れることがあります

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.