


品番：EA589DS-3

品名：170x86x18mm セーフティダングールカッター(セラミック製)

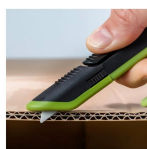

販売価格	5,090円(税抜) / 5,599円(税込)		
カタログ価格	5,090円(税抜) / 5,599円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/06/11 14:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1642ページ		



刃先自動収納式

左右両手対応

刃先交換可能

仕様

メーカー	Slice(スライス)	型番	10503
全長	170mm	刃幅	8mm
刃厚	1.5mm	材質	刃:セラミック 本体:ABS樹脂
刃の最大深さ	8mm	刃材質	酸化ジルコニウム

スプリング式。未使用時は本体内に刃が収納されており、レバーを押し込んでいる間のみ刃が出る安全設計です。

鋭利な切れ味は、スチールの約10倍持続 (メーカー比)

曲がった取っ手は手の保護になり、なめらかで安全なカットができます。

本体内に替刃収納可能。

耐熱温度は1600℃で、錆びることもありません。

作業中、ボックスカッター 刃先自動収納式の持ち手をポケットに引っ掛けておくこともできます。

携帯に便利なストラップ穴付きです。

耐久性の高いグラスファイバー強化ナイロン製持ち手(滑り止め付き)

左右両利きに対応するデザイン

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.