


# 品番 : EA590AJ-1

## 品名 : 12 -25mm 穴用精密スナップリングフロイラー

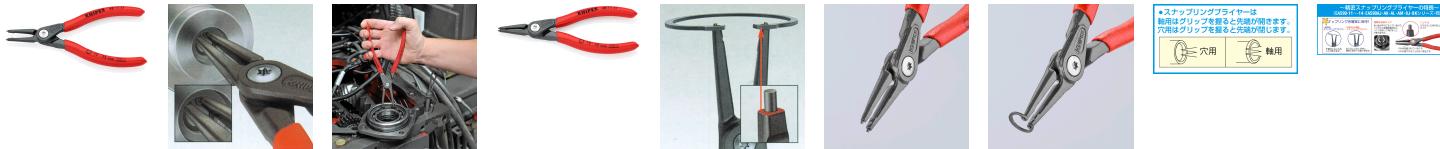

販売価格	3,940円(税抜) / 4,334円(税込)		
カタログ価格	3,940円(税抜) / 4,334円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/14 23:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0335ページ		



先端チップはリングとの接触面が広いため、リングを歪めず確実に保持します

### 仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	4811J1
リング径	12~25mm	全長	140mm
先端径	φ 1.3mm	先端形状	ストレート

穴用

狭所での作業に便利なスリムなヘッド形状

先端チップはリングとの接触面が広いため、リングを歪めず確実に保持します

ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。

防錆仕上げ

ハンドルは滑りにくい樹脂コーティング

先端長	1.6mm(ピン長)	重量(g)	105
-----	------------	-------	-----

先端ピン 強力バネ鋼

ビニルグリップ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.