


品番 : EA590BK-4

品名 : 85-140mm軸用精密スナップリングフライヤー-90°

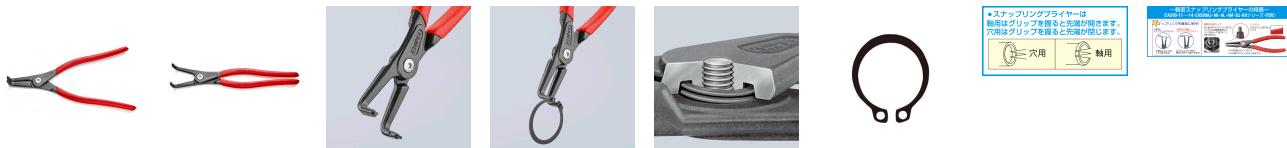

販売価格	10,100円(税抜)／11,110円(税込)		
カタログ価格	10,100円(税抜)／11,110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/01/31 07:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0329ページ		



仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	49 21 A41
先端角度	90°	リング径	85~140mm
全長	305mm	先端径	Ø 3.2mm
ピン長	5.0mm	重量	601g
ハンドル	プラスチックコート(滑り止め付き)	材質	高品質クロムバナジウム鋼

軸用

防錆仕上げ

ばねがジョイント内に内蔵されており、飛んだり、無くなったりしません。

ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。

ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。

ねじれることなく保持し、簡単に素早く作業できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.