


品番：EA590HA-37

品名：12本組 軸穴兼用スナップリングプライヤー

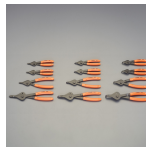

販売価格	32,600円(税抜) / 35,860円(税込)		
カタログ価格	32,600円(税抜) / 35,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/08 03:59現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0332ページ		



ねじ式

#### 仕様

〈セット内容〉	ストレート: EA590HA-21、-22、-23、-24 45°: EA590HA-26、-27、-28、-29 90°: EA590HA-31、-32、-33、-34 (12本組)	先端角度	ストレート・45°・90°
リング径(mm)	軸: 6~12、穴: 10~11 軸: 13~22、穴: 12~25 軸: 24~37、穴: 27~44 軸: 38~89、穴: 46~76	全長(mm)	152・190・235
ケースサイズ	266×304×95mm	重量(g)	約907

クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。

センタースクリューにはローレット加工が施され、スプリングも付いているので、簡単に装着できます。

スプリング付きのローレット加工された中央ネジがあり、内外を簡単に交換できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.