


品番：EA590SG-2

品名：10- 25mm 軸用スナップリングプライヤー

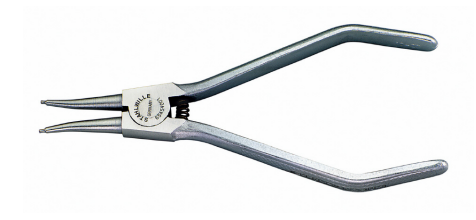

販売価格	5,770円(税抜)／ 6,347円(税込)		
カタログ価格	5,770円(税抜)／ 6,347円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/08/26 18:00現在）		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0333ページ		



ドイツ鋼特有のねばりがあり、折れにくく、先が長持ちします

仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	6545 4 001
リング径(mm)	10～25	全長(mm)	140
先端角度	ストレート	サイズ	A1
先端チップ径(φ mm)	1.3	重量	95g
クロムメッキ			
ローレット付ハンドル			
バネ付			
軸用			
頑丈な鍛造ボディーに高精度なチップが魅力			
耐久性に優れたスプリングを採用			
ストレートタイプ			

代替品

品番	EA590B-2
コメント	仕様をご確認ください。



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.