


品番 : EA597BH-27

品名 : 3mmx5m/4.5mmx10m フィッシュテープ

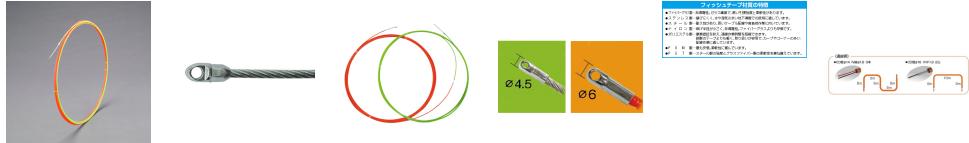

販売価格	5,960円(税抜) / 6,556円(税込)		
カタログ価格	5,960円(税抜) / 6,556円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/18 23:13現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0237ページ		



仕様

メーカー	マーベル(MARVEL)	型番	MW-315S
商品名	スネークラインS	リードヘッド径	先端: $\phi 4.5\text{mm}$ 末端: $\phi 6.0\text{mm}$
テープサイズ	$\phi 3\text{mm} \times 5\text{m}$ $\phi 4.5\text{mm} \times 10\text{m}$ (2本組)	使用荷重	686N(70kgf)(リードヘッド部)
重量	254g	材質	ガイドワイヤー:ステンレス テープ:ポリエチル

究極のよび線!

狭所や追加配線に最適なセット

$\phi 3\text{mm}$ 線で案内し $\phi 4.5\text{mm}$ 線で押し込みます

摩擦抵抗を最小限に抑えた三角断面形状。剛性が強く、よりスムーズな通線を実現します。

蛍光色なので暗いところでもよく識別でき、安心して作業できます。

キズ、衝撃に強く、破断しにくい

鉄製のテープよりも軽く、取り扱いが容易で、カーブやコーナーの多い配線作業に適しています。

<注意>

- ・よび線以外の用途には使用しないでください。
- ・入線作業には、ロープ・ワイヤー等をご使用ください。

- ・ペンチ等で掴んで引っ張らないでください。破損の原因になります。
- ・周りの安全を確認し、メガネ・手袋等の保護具を着用してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.