
 
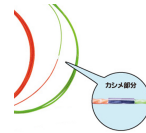


品番：EA597BH-30

品名：3mmx10m/4.5mmx30m フィッシュテープ



販売価格	11,000円(税抜) / 12,100円(税込)		
カタログ価格	11,000円(税抜) / 12,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/05 04:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0236ページ		

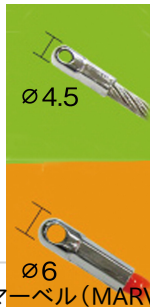

仕様

メーカー	マーベル (MARVEL)	型番	MW-340S
商品名	スネークラインS	テープサイズ	φ 3mm×10m φ 4.5mm×30m
リードヘッド径	先端: φ 4.5mm 末端: φ 6mm	リードヘッド穴径	先端: φ 2.5mm 末端: φ 4.5mm
使用荷重	686N(70kgf)(リードヘッド部)	重量	690g
材質	ガイドワイヤー: ステンレス、テープ: ポリエステル	カラー	グリーン+オレンジ

狭い隙間や追加配線に最適

φ 3mm線(グリーン)で案内し、φ 4.5mm線(オレンジ)で押し込みます。

摩擦抵抗を最小限に抑えた三角断面形状。剛性が強く、よりスムーズな通線を実現します。

蛍光色なので暗いところでもよく識別でき、安心して作業できます。

キズ、衝撃に強く、破断しにくい。

鉄製のテープよりも軽く、取り扱いが容易で、カーブやコーナーの多い配線作業に適しています。

代替品

品番	EA597BH-30A
----	-------------



コメント 変更点:マ-ヘル→M Creativeブランド

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.