
 
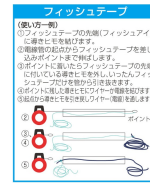


品番：EA597BH-30A

品名：3mmx10m/4.5mmx30m フィッシュテープ



販売価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
カタログ価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/05 07:55現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			

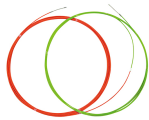

仕様

メーカー	ミノル工業	型番	MC600340S
テープサイズ	φ3mm×10m φ4.5mm×30m (2本組)	リードヘッド径	先端: φ4.5mm 末端: φ6mm
リードヘッド穴径	先端: φ2.5mm 末端: φ4.5mm	使用荷重	686N(70kgf) (リードヘッド部)
重量	690g	材質	テープ: ポリエステル リードヘッド: スチール
カラー	グリーン+オレンジ		

狭いスキ間、追加配線に威力を発揮します。

φ3mm線で案内し、φ4.5mm線で押し込みます。

摩擦抵抗を最小限に抑えた三角断面形状・剛性が強く、よりスムーズな通線を実現します。

蛍光色なので暗いところでもよく識別でき、安心して作業できます。

キズ、衝撃に強く折損や破断しにくい

ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク

樹脂製で安全性が高く、スチール・ワイヤーロープに比べ非常に軽く、取り扱いが容易です。

<注意>

- ・よび線以外の用途には使用しないでください。
- ・入線作業には、ロープ・ワイヤー等をご使用ください。
- ・ペンチ等で掴んで引っ張らないでください。破損の原因になります。
- ・周りの安全を確認し、メガネ・手袋等の保護具を着用してください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.