


品番：EA599RE-3A

品名：465mm/300mm 仮枠鋸(替刃式・サ付)

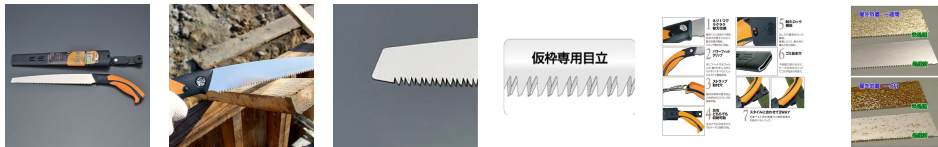

販売価格	3,470円(税抜) / 3,817円(税込)		
カタログ価格	3,470円(税抜) / 3,817円(税込)		
在庫数	最新在庫: 16 (2026/04/22 15:27現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0135ページ		



カタログ訂正 25/12/26 ピッチの訂正。誤:2.5mm、正:3.0mm(9025 No.56,57)

仕様

メーカー	玉鳥産業 (RAZORSAW)	型番	7263
全長	465mm	刃長	300mm
刃厚	0.8mm	ピッチ	3.0mm
刃材質	炭素工具鋼	適用材	仮枠(コンパネ)

替刃式、さや付

耐久性に優れており、長時間にわたりシャープな切味持続させます。

万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。

タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能で、複雑な繊維のコンパネや集成材の切断に最適です。

長時間作業でも疲れにくい『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用

緩みにくい大型ねじを採用。コインで取り外しが可能で、替刃交換が簡単です。

グリップは手にフィットするフォルムで、握りやすく、力が入りやすく滑りにくい

高所作業などの落下防止にお好みのストラップが装着可能

耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能です。

下部開口部が大きく、ケース中央のスリットでゴミのつまりを防ぎます。

作業ベルト用の貫通穴と簡易装着が可能なベルトフック付

鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑え、木ヤニの付着もしにくくなっています。

万一、木ヤニが付着しても、水洗いが可能なのできれいに洗い落とせ、手入れが簡単です。

自社開発の衝撃焼入機により、一刃ずつ丁寧に焼き入れを施しています。表面のみを硬化させることで、鋸の柔軟性と鋭い切れ味を両立しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.