


品番：EA599RH-4

品名：557mm/240mm 木工鋸(替刃式・両刃)

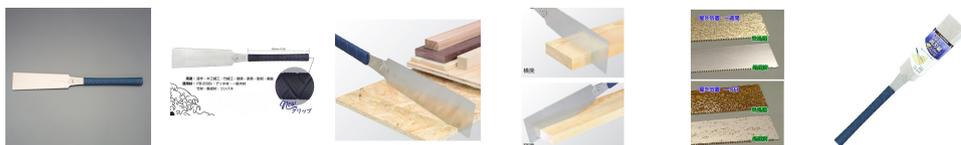

販売価格	3,650円(税抜) / 4,015円(税込)		
カタログ価格	3,650円(税抜) / 4,015円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/02 02:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0135ページ		



仕様

メーカー	玉島産業 (RAZORSAW)	型番	667
全長	557mm	刃長	240mm
刃厚	0.45mm	ピッチ	1.3mm
材質	刃:SK材 柄:熱加塑性エラストマ	適用材	集成材、一般木材、角材、竹材、コンパネ、デッキ材、PB(OSB)

替刃式両刃鋸です。

軽量で切れ味抜群です。

刃の角度が調整でき、様々な乾燥木材に対応します。

一般木材用造作鋸で、縦挽き・横挽きと木の性質に応じて切る事ができます。

縦挽刃は天刃加工を施すことにより切れ味が向上しています。

小目タイプなので、楽器や彫刻など、細工用に最適です。

グリップは刃とのバランスが良く、作業がし易いです。

また、滑りにくく手に馴染み、少ない握力で切断出来るので長時間作業も疲れにくいです。

どこでも握れるオールラバーグリップなので、お好みのスタイルで作業出来ます。

鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑え、木ヤニの付着もしにくくなっています。

万一、木ヤニが付着しても、水洗いが可能なのできれいに洗い落とせ、手入れが簡単です。

自社開発の衝撃焼入機により、一刃ずつ丁寧に焼き入れを施しています。表面のみを硬化させることで、鋸の柔軟性と鋭い切れ味を両立しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.