


品番：EA602AB-22

品名：17x21mm/180mm 両口ラチェットレンチ(コンパクトショート)



販売価格	4,220円(税抜) / 4,642円(税込)		
カタログ価格	4,220円(税抜) / 4,642円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/05/30 15:12現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0496ページ		

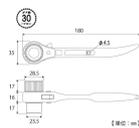

仕様

メーカー	トップ工業(TOP)	型番	RM-17X21CS
用途	込み入った配管周りや設備の組立に	サイズ	17×21mm
ギア数	30(12°送り)	最大トルク	17mm:225.5N・m 21mm:308.9N・m
全長	180mm	厚み	50mm
重量	265g	材質	本体:S55C ソケット:クロムバナジウム鋼

2段爪で細かい駆動

手のひらサイズのコンパクトショート型

早廻しローレット付き

本体はもちろん、爪も鍛造品で強度抜群!

加工の際にできる頭部の穴の穴埋めを施しており、円滑なラチェット駆動を保持します。

ソケット部は、ボルト・ナットを痛めない12角サーフェイス形状

セーフティコード用の穴が1ヶ所あります。

<注意>

- ・ボルト・ナットの二面幅に合ったサイズをご使用ください。
- ・ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けは大変危険です。絶対にしないでください。

- ・柄部にパイプ等を差し込んで過大な力をくわえないでください。
- ・高所作業での使用は安全ヒモ等の落下防止策をしてください。セーフティコードを併せてご使用になれば一層安全で便利です。
- ・工具の使用目的以外には使用しないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.