 



品番：EA602AG-11

品名：10x13mm/235mm 両口ラチェットレンチ(ロング)



販売価格	5,690円(税抜) / 6,259円(税込)		
カタログ価格	5,690円(税抜) / 6,259円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/26 12:10現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0487ページ		

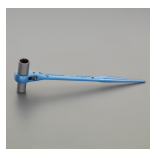

#### 仕様

メーカー	トップ工業(TOP)	型番	RM-10X13L
用途	H鋼等の鉄骨連結ボルト締め	サイズ	10×13mm
ギア数	24(15°送り)	最大トルク	10mm: 78.5N・m 13mm: 78.5N・m
全長	235mm	厚み	69.5mm
重量	220g	材質	クロムバナジウム鋼

両方のソケットが長いタイプ

本体はもちろん、爪も鍛造品であり強度が抜群!

頭部は加工の際の穴埋を施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。

セーフティコード用の穴が2ヶ所あります。

表面は品種の違いが識別できる青色の塗装仕上げ

12ポイント

左右切替式

シノ付き

<注意>

・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。

- ・パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
- ・ハンマー代わりに使用しないで下さい。
- ・高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をして下さい。
- ・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.