


品番：EA602AJ-106

品名：17x19mm/250mm ラチェットレンチ(ステンレス製)

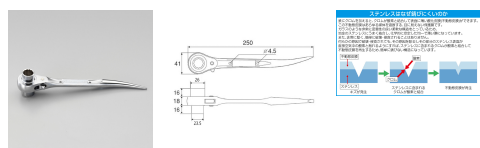

販売価格	13,400円(税抜) / 14,740円(税込)		
カタログ価格	13,400円(税抜) / 14,740円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/26 14:38現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0366ページ0487ページ		



仕様

メーカー	トップ工業(TOP)	型番	SRM-17×19S
用途	・船舶等の整備補修作業 ・錆びを嫌う衛生関連作業に	サイズ	17×19mm
ギア数	24(15°送り)	最大トルク	17mm:308.9N・m 19mm:367.7N・m
全長	250mm	重量	390g
材質	SUS420J2		
ショートタイプ			
本体、ソケット、爪、部品オールステンレス製			
ステンレス鋼に特殊鋼に特殊メッキを施し耐食性に優れています。			
塩水噴霧試験連続48時間異常なし			
本体・ソケット・爪は鍛造成形により、耐久性抜群!			
表面の輝きは職人の手磨きによる高級感漂う逸品			
セーフティーコード用の穴が2か所あります。			
シノ部は番線等の加工がしやすい曲がり形状			
12ポイント			

左右切替式

ギア数24(15°送り)

<注意>

- ・使用後は付着物を真水で洗い、乾いた布等で良く拭き取り、駆動部に油を差して保管下さい
- ・ステンスラチエットは非磁性体ではありません。
- ・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
- ・パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
- ・ハンマー代わりに使用しないで下さい。
- ・高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をして下さい。
- ・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。

代替品



品番 EA602AJ-101

コメント 17x19mm/310mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.