


品番 : EA602AJ-107

品名 : 17x21mm/250mm ラチェットレンチ(ステンレス製)



販売価格	13,000円(税抜)／14,300円(税込)		
カタログ価格	13,000円(税抜)／14,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 18:55現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0373ページ0496ページ		

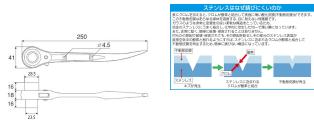

仕様

メーカー	トップ工業(TOP)	型番	SRM-17×21S
用途	・船舶等の整備補修作業 ・鋸びを嫌う衛生関連作業に	サイズ	17×21mm
ギア数	24(15°送り)	最大トルク	17mm:308.9N·m 21mm:426.6N·m
全長	250mm	重量	390g
材質	SUS420J2		

ショートタイプ

本体、ソケット、爪、部品オールステンレス製

ステンレス鋼に特殊鋼に特殊メッキを施し耐食性に優れています。

塩水噴霧試験連続48時間異常なし

本体・ソケット・爪は鍛造成形により、耐久性抜群!

表面の輝きは職人の手磨きによる高級感漂う逸品

セーフティーコード用の穴が2か所あります。

シノ部は番線等の加工がしやすい曲がり形状

12ポイント

左右切替式

ギア数24(15°送り)

<注意>

- ・使用後は付着物を真水で洗い、乾いた布等で良く拭き取り、駆動部に油を差して保管下さい。
- ・ステンレスラチェットは非磁性体ではありません。
- ・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
- ・パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
- ・ハンマー代わりに使用しないで下さい。
- ・高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をして下さい。
- ・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。

代替品

	<p>品番 EA602AJ-102 コメント 17x21mm/310mm</p>
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.