


品番：EA602AT-9

品名：14x17mm/ 265mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)

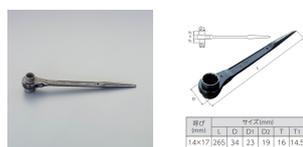

販売価格	4,240円(税抜) / 4,664円(税込)		
カタログ価格	4,240円(税抜) / 4,664円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/03 15:13現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0496ページ		



型番	EA602AT-9
サイズ	14x17mm
全長	265mm
厚み	45mm
重量	240g
材質	特殊合金鋼
仕上げ	カチオン電着塗装

仕様

メーカー	スーパーツール	型番	RN1417
サイズ	14×17mm	厚み	45mm
全長	265mm	重量	240g
材質	特殊合金鋼	仕上げ	カチオン電着塗装

爪式は切替爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単です。

安全ロープ取付穴付き

仕上げがカチオン電着塗装で防錆効果抜群

12ポイント

シノ付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.