 



品番：EA602AV-3

品名：12x14mm/225mm 両口チャットレンチ(片ロング / シノ付)



販売価格	4,480円(税抜)／4,928円(税込)		
カタログ価格	4,480円(税抜)／4,928円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/01 21:51現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0487ページ		

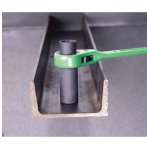

仕様

メーカー	スーパーツール	型番	RN1214L
サイズ	12×14mm	厚み	54mm
全長	225mm	重量	160g
材質	特殊合金鋼(グリーン焼付塗装)		
C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に最適			
ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様			
ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。			
安全ロープ取付穴を設けています。			
12ポイント			
左右切替式			
シノ付き			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.