


品番：EA603GB

品名：バルブスプリングコンプレッサー

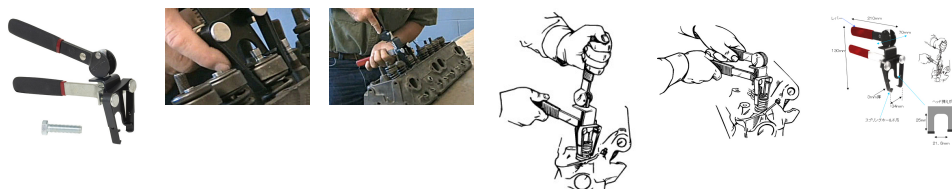

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 14,900円(税抜) / 16,390円(税込) | | |
| カタログ価格 | 14,900円(税抜) / 16,390円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/07/06 00:34現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0303ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|-------|----------|-----------|
| 全長 | 200mm | アーム長 | 77mm、80mm |
| 固定つかみ部 | 幅21mm | 適用スプリング径 | 34~70mm |
| 材質 | スチール | 重量 | 820g |
| 車載状態での作業に対応。 | | | |
| シリンダーヘッドを取り外す必要がないため、スプリングの圧縮やキーパーの取り外しが非常に簡単に行えます。 | | | |
| レバーを起こすとヘッド押え爪が下がり、スプリングを圧縮します。 | | | |
| ハンドル操作(カムアクション)で楽にスプリングを掴めます。 | | | |
| 狭い場所では付属のボルトを使って1/2"六角頭に切替ができソケットでの操作も行えます。 | | | |
| 一度セットすれば、スプリングごとに工具を調整し直す必要がないため、素早い作業が可能です。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.