


品番：EA604FE-70

品名：エア式ブレーキブリーダーキット

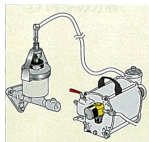

販売価格	113,300円(税抜) / 124,630円(税込)		
カタログ価格	113,300円(税抜) / 124,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/26 04:56現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0314ページ		



仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	ABX70
重量(kg)	8.5	ホース内径(mm)	φ5
ホース外径(mm)	φ8		
ABS車対応			
用途	ブレーキ液交換、エア抜き作業時のブレーキ液供給に		
1人で素早く作業完了			
ブレーキ液の連続圧送で作業時間を短縮			
低価格で高性能かつシンプルなコンパクト設計			
操作の容易なエア駆動式圧送タイプ			
タンク内のエア抜きはボタンを押すだけで完了します。			
ワンタッチ取付けが可能な、押し当て式プレートゴムを採用。(φ18~31mmアタッチメント)			
内圧式拡張ゴムにより優れた密着度(φ32~45mm・φ46~60mm・φ61~76mm)			
専用アタッチメントによりワンタッチ取付けが可能。(EA604FE-75~80)			
本体の保管に便利な防塵カバー付き。			

息継ぎ無しの連続圧送

使用エア圧力	0.15～0.25MPa	エア吸入口	R1/4"
サイズ	320×205×210(H)mm	容量	2L
セット内容	ブレーキブリーダー、圧送ホース、 φ18～31mmアタッチメント (EA604FE-71)、 φ32～45mmアタッチメント (EA604FE-72)、 φ46～60mmアタッチメント (EA604FE-73)、 φ61～76mmアタッチメント (EA604FE-74)、 クロー式クランプ(EA604FE-81)、 チェーン式クランプ(EA604FE-82)、 防塵カバー、アタッチメント用ケース		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.