


# 品番 : EA605AF-13

品名 : 13mm( 1/2" ) ユニオンナットレンチ(ラチェット式)

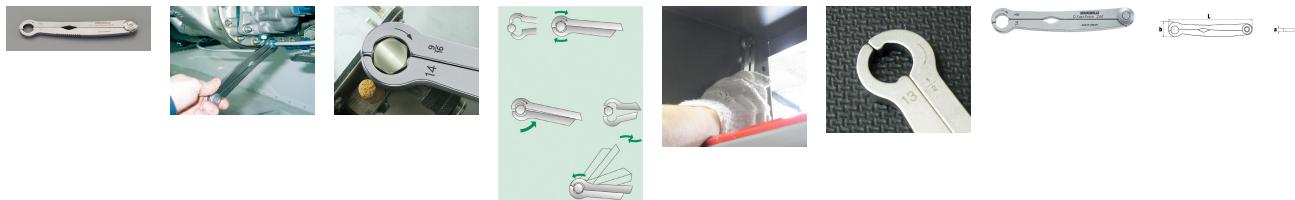

販売価格	11,300円(税抜)／12,430円(税込)		
カタログ価格	11,300円(税抜)／12,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 21:47現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0388ページ		



## 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	240 13X1/2
適合ナット外径	13mm-1/2"	サイズ	全長(L;mm):168.4 メガネ部巾(b;mm):26.8 メガネ厚み(a;mm):6
重量	154g	材質	ステンレス

ユニオンナット用

インチ・ミリどちらのボルトやナットにも適合するナットレンチです。

独特の形状により、レンチを差し換えずにナットの締め付けが可能です。

パイプフランジのユニオンナットにも最適なステンレス製レンチ

スパナのようにサイドから簡単にボルトやナットにアクセスできます。

つかみ面は面接触なので、角の丸くなったボルト・ナットにも使用できます。

グリップエンドのロッキングスプリングのオートグリップ機構により、ラチェットレンチのように使用することができます。

材質はステンレスで、医療器具・医薬品業界・食品業界での使用にも最適です。

## 代替品

品番	EA531PK-2
コメント	12-19mm



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.