


品番：EA605AF-14

品名：14mm(9/16")ユニオンナットレンチ(ラチェット式)

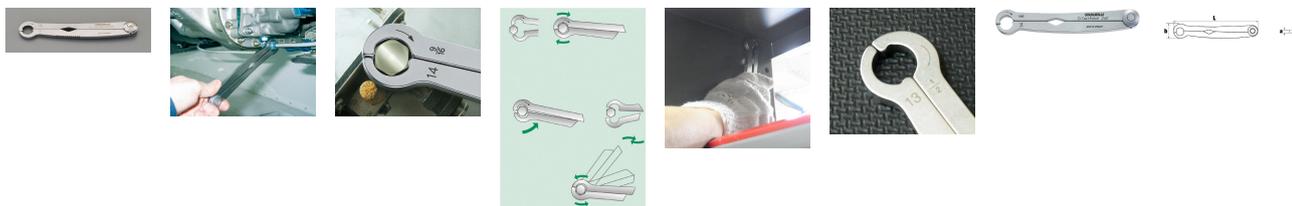

販売価格	11,500円(税抜) / 12,650円(税込)		
カタログ価格	11,500円(税抜) / 12,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/13 21:00現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0381ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	240 14X9/16
適合ナット外径	14mm-9/16"	サイズ	全長(L;mm):174.6 メガネ部巾(b;mm):29.6 メガネ厚み(a;mm):6
重量	180g	材質	ステンレス

ユニオンナット用

インチ・ミリどちらのボルトやナットにも適合するナットレンチです。

独特の形状により、レンチを差し換えずにナットの締め付けが可能です。

パイプフランジのユニオンナットにも最適なステンレス製レンチ

スパナのようにサイドから簡単にボルトやナットにアクセスできます。

つかみ面は面接触なので、角の丸くなったボルト・ナットにも使用できます。

グリップエンドのロックングスプリングのオートグリップ機構により、ラチェットレンチのように使用することができます。

材質はステンレスで、医療器具・医薬品業界・食品業界での使用にも最適です。

代替品

品番	EA531PK-2
コメント	12-19mm



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.