


品番：EA605AF-50A

品名：5本組 ユニオンナットレンチ(ラチェット式)

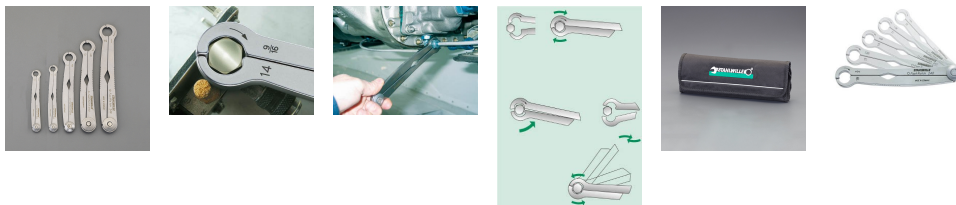

|         |                              |      |    |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 56,000円(税抜) / 61,600円(税込)    |      |    |
| カタログ価格  | 56,000円(税抜) / 61,600円(税込)    |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/06/30 16:15現在) |      |    |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | ST |
| カタログページ | 0381ページ                      |      |    |



#### 仕様

|       |   |    |           |
|-------|---|----|-----------|
| メーカー  | STAHLWILLE(スタビレー)   | 型番 | 240/5N    |
| セット内容 | ファストラッチ:10mm~3/8"<br>・11mm~7/16"・14mm~9/16"<br>・17mm~21/32"・19mm~3/4" | 全長 | 133~239mm |
| 重量    | 1022g   | 材質 | ステンレス     |

#### 5本組

インチ・ミリどちらのボルトやナットにも適合するナットレンチです。

独特の形状により、レンチを差し替えずにナットの締めつけが可能です。

パイプフランジのユニオンナットにも最適なステンレス製レンチセット。

スパナのようにサイドから簡単にボルトやナットにアクセスできます。

つかみ面は面接触なので、角の丸くなったボルト・ナットにも使用可能。

グリップエンドのロッキングスプリングのオートグリップ機構により、ラチェットレンチのように使用することができます。

材質はステンレスで、医療器具・医薬品業界・食品業界での使用にも最適。

ツールロール付

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.