 


品番 : EA611A-63A


品名 : #3x50mm [+]^トライバ⁻ビット(ダ^ィヤモ^ント^付)



販売価格	1,130円(税抜) / 1,243円(税込)		
カタログ価格	1,130円(税抜) / 1,243円(税込)		
在庫数	最新在庫: 21 (2026/05/26 07:44現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0546ページ		



プラスドライバー 径(mm)	ねじの呼び径
1.5mm	2.0mm以下
2.0mm	3.0mmまで
2.5mm	4.0mm程度
3.0mm	5.0mm程度
4.0mm	7.0mm以上

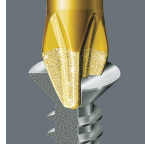

仕様

メーカー	Wera	型番	059534
商品名	851/4BDC	六角シャンク	1/4"
先端	(+)	サイズ	#3
全長(mm)	50	軸径(mm)	6.35
入数	1		

ダイヤモンドコーティング

トルクのピークに達すると、バイトーションビットのトーション(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。そのためツールの破損を防止して長く使えます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.