


品番：EA611AX-111

品名：1/4"Hex/50mm ジョイントビットホルダー

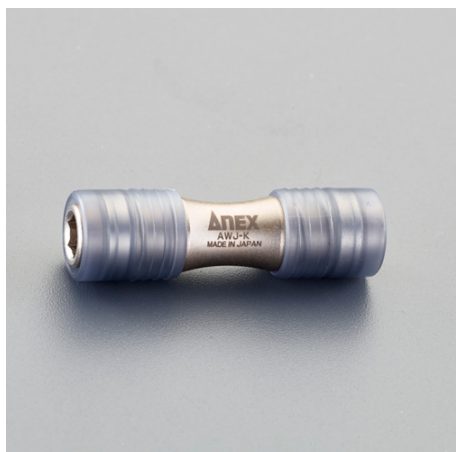

販売価格	1,220円(税抜) / 1,342円(税込)		
カタログ価格	1,220円(税抜) / 1,342円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/11 23:24現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0542ページ		



電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できます

仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	AWJ-K
全長	50mm	差込六角対辺	1/4" (6.35mm)
適合サイズ	木工ドリル: φ12mmまで 鉄工ドリル: φ6mmまで 電動用ビット: 両頭・片頭	材質	本体: 合金鋼 キャップ: PP 内部リング・バネ・スチールボール: 炭素鋼
重量	69g		
両端にビットが装着できるWタイプ			
ビット、ダブルジョイント、ドリルを合わせて付ければ、下穴あけ作業後のビス打ちがスムーズに			
負荷が掛かる部分は炭素鋼で強化した耐久性抜群な耐衝撃プラキャップ			
18Vインパクト対応(40Vにも対応)			
RoHS2適合品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

