


品番：EA611AX-71

品名：1/4"Hex/250mm ビットホルダー(ロングサイズ)

|                                                                                   |         |                              |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|------|---|
|  | 販売価格    | 1,820円(税抜)／2,002円(税込)        |      |   |
|                                                                                   | カタログ価格  | 1,820円(税抜)／2,002円(税込)        |      |   |
|                                                                                   | 在庫数     | 最新在庫: 9 (2026/03/27 08:09現在) |      |   |
|                                                                                   | 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
|                                                                                   | カタログページ | 0542ページ0986ページ               |      |   |

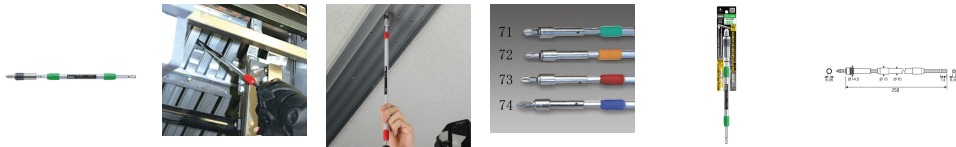

仕様

|                                  |                                                       |        |                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| メーカー                             | アネックスツール (Anex)                                       | 型番     | ALH-250                 |
| 全長                               | 250mm                                                 | 六角シャンク | 1/4"                    |
| 付属ビット                            | (+)両頭ビット(#2×45mm)                                     | 適合サイズ  | 対辺6.35mm六角軸<br>全長33mm以上 |
| 材質                               | ホルダー:炭素鋼・合金鋼<br>ハンドル:アルミパイプ・POM<br>ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼 |        |                         |
| 画期的なロングサイズのビットホルダー               |                                                       |        |                         |
| 手の届かない場所や奥深い箇所へのネジ回しに威力を発揮します。   |                                                       |        |                         |
| 軸部が空転する為握って使用する事もでき、安定してご使用できます。 |                                                       |        |                         |
| シャフト最大部径φ14.5mm                  |                                                       |        |                         |
| 18V対応(40Vにも対応)                   |                                                       |        |                         |
| RoHS2適合品                         |                                                       |        |                         |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

