


品番 : EA611BD-27

品名 : 1/4"DRxT27 [Torx]ビットソケット

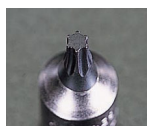

販売価格	2,440円(税抜) / 2,684円(税込)		
カタログ価格	2,440円(税抜) / 2,684円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 06:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0383ページ		



#### 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	44KT27
差込角	1/4"	サイズ	T27 先端外形寸法(mm):5.0 全長(L1;mm):28 軸長(L2;mm):16 ソケット部外径(d;mm):11.6
ねじサイズ	M4.5-5-6	質量(g)	11
ショートタイプ			
頑丈な圧入式の1/4"SQトルクスビットソケット(T型)			
手締め時に便利なローレット加工			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.