


品番 : EA611GL-620

品名 : 20IPRx89mm [TORX-PLUS]ビット(いじり止付)

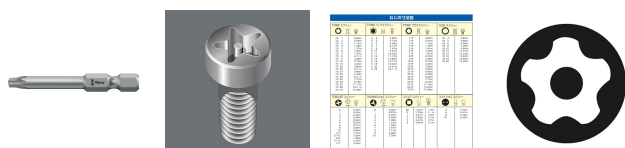

販売価格	3,430円(税抜) / 3,773円(税込)		
カタログ価格	3,430円(税抜) / 3,773円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/07/04 13:44現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0549ページ		



#### 仕様

メーカー	Wera	型番	259135
商品名	867/4 IPR	サイズ	20IPR
全長(mm)	89	六角シャンク	1/4"
軸径(mm)	4.5		

丈夫で耐久性があり、硬質材料向け

いじり止め付ネジ用に穴が開いた5枚羽のトルクスプラスです。

非常に特殊なネジなので、通常の工具では作業できないようにしたい箇所に使われるものです。

丈夫で吸収力のあるビットなのでドライバー先端の早期破損を防ぎます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.