


品番：EA612AA-124

品名：24mm 電ドルソケット

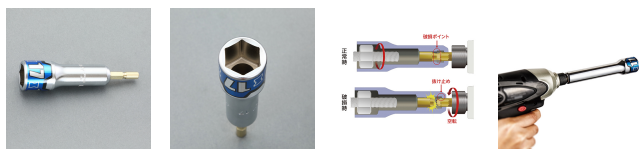

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,380円(税抜) / 2,618円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,380円(税抜) / 2,618円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/28 12:27現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0987ページ                      |      |   |



#### 仕様

|  |              |        |          |
|--|--------------|--------|----------|
| メーカー   | 京都機械工具 (KTC) | 型番     | BZP63-24 |
| 対辺(mm)   | 24           | 全長(mm) | 101      |
| 外径(mm)   | 32.5         | 六角シャンク | 1/4"     |
| 重量   | 210g         |        |          |
| 6ポイント  |              |        |          |
| 高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付き                            |              |        |          |
| ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」採用         |              |        |          |
| ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバーからの脱着がスムーズに行えます。 |              |        |          |
| 18Vのインパクトドライバーにも対応                                   |              |        |          |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.