


品番：EA612AM-213

品名：13mm 電ドルソケット(固定・首振)

	販売価格	1,750円(税抜)／1,925円(税込)		
	カタログ価格	1,750円(税抜)／1,925円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 20:02現在)		
	商品入数	1	販売単位	個
	カタログページ			

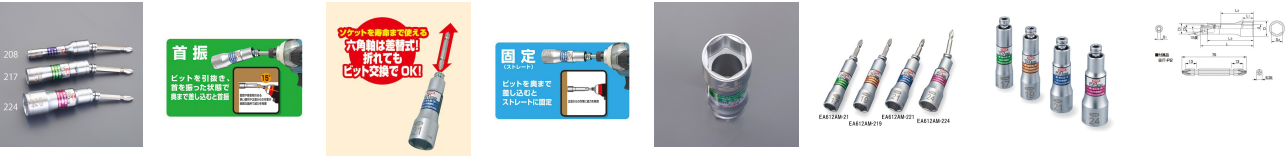

仕様

メーカー	TONE	型番	2BNU-13
対辺(mm)	13	外径(mm)	19
全長(mm)	96	サイズ(mm)	D1:20 D2:21 D3:13.9 L1:14 L2:60 L3:85 d:12.5
六角シャンク	1/4"	付属	ドライバービット×1本
重量(g)	100		
6ポイント			
インパクトドライバー対応			
固定と首振の2通りの使い方が出来ます。			
ビット交換可能。			
建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適。			
各種産業用ボルト・ナットの着脱に最適。			
折れてもビット交換可能(ソケットを寿命まで使える)			

市販の両頭ビットが使用可能。

判別しやすいサイズ別のカラーバリエーション

18V充電式インパクトレンチ対応(14.4Vも対応)

首振り角度

15°

代替品



品番 EA612AD-13

コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.