 



品番：EA612BF-19

品名：19mm 電ドルソケット(ショート)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,190円(税抜) / 1,309円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,190円(税抜) / 1,309円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/06/12 06:03現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0987ページ                      |      |   |

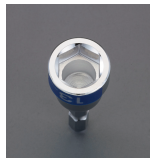

#### 仕様

|        |            |    |                   |
|--------|------------|----|-------------------|
| メーカー   | トップ工業(TOP) | 型番 | EHS-19            |
| 六角シャンク | 1/4"       | 対辺 | 19mm              |
| 外径     | 26mm       | 全長 | 70mm              |
| ソケット奥行 | 27mm       | 重量 | 80g               |
| 最大トルク  | 47N・m      | 材質 | クロムモリブデン鋼(SCM435) |

六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。

ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェスタイプ

ソケット部の奥行寸法はボルト・ナットにフィットする様に合わせてあります。

6ポイント

18Vインパクトドライバー対応

厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製

#### <注意>

- ・保証トルク(47N・m)以内で正しく安全にご使用下さい。
- ・過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れがあります。
- ・ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります。
- ・電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用下さい。
- ・工具の使用目的以外には使用しないで下さい。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.