


品番 : EA612SB-35B

品名 : [48個組]工具セット

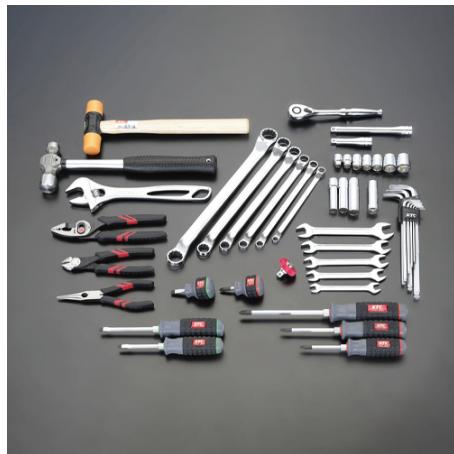

| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 177,100円(税抜) / 194,810円(税込) | | |
| カタログ価格 | 177,100円(税抜) / 194,810円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/01/14 20:33現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
| カタログページ | 0428ページ | | |



| | | |
|--|---------------|-----------------|
| インチ・ミリ換算表 | 1/4" - 6.35mm | 3/8" - 9.53mm |
| | 1/2" - 12.7mm | 9/16" - 19.05mm |
| | 1" - 25.4mm | 1 1/2" - 38.1mm |
| | | |
| 品番: EA612SB-35B 販売価格: 177,100円(税抜) / 194,810円(税込) カタログページ: 0428ページ | | |

仕様

| | | | |
|------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
| メーカー | 京都機械工具 (KTC) | 型番 | SK7006C |
| 入組数 | 48 | (3/8")ソケット(6角) | 8・10・12・13・14・17・19mm |
| (3/8")ディープソケット (6角) | 10・12・14mm | (3/8")プラグソケット | 16mm |
| (3/8")ラチエットハンドル | 180mm | (3/8")クイックスピナーナー | 31mm |
| (3/8")エクステンションバー | 75・150mm | めがねレンチ(45°ロング) | 8×10・10×12・12×14・14×17・17×17mm |
| スパナ | 8×10・10×12・11×13・12×14・14×17mm | キーレンチ | 244mm |
| ボールポイント六角棒レンチ(9本組) | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm | (+)樹脂柄ドライバー | #1×75・#2×100・#3×150mm |
| (-)樹脂柄ドライバー | 5.5×75・6.3×100mm | (+)樹脂柄スタビードライバー | #2×25mm |
| (-)樹脂柄スタビードライバー | 6.3×25mm | ラジオペンチ | 160mm |
| ニッパー | 159mm | コンビネーションプライヤー | 200mm |
| ボールピンハンマー | 720g | プラスチックハンマー | 450g |

| | | | |
|--------|---|-----|--------|
| ツールワゴン | サイズ:670(W)×420(D)×900(H) mm 可動トレイ:3段(耐荷重10kg) キャスター:自在×2、固定×2 材質:スチール シャッタータイプ | 総重量 | 48.4kg |
|--------|---|-----|--------|

ハイグレードモデルのツールワゴンを使用した工具セットです。

ツールワゴンは重厚感のあるシルバー×ブラックのカラー
収納品の保護や管理に最適なシャッター付き

ダイヤル錠付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.