


品番：EA612VS-4

品名：163個組 航空機整備用工具セット(インチ)

			
販売価格	876,600円(税抜)／964,260円(税込)		
カタログ価格	876,600円(税抜)／964,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/15 11:57現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0378ページ		

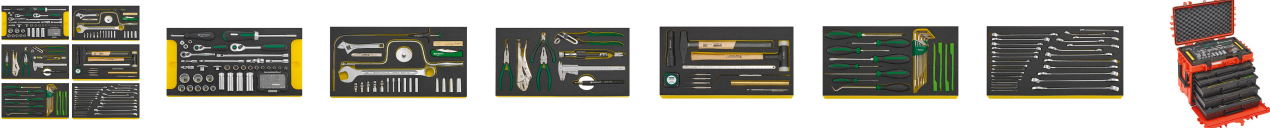

仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	13214A/1 WT/LR
入組み点数	163点	キャリーケースサイズ	581(W)×381(D)×455(H)mm
総重量	28kg		
トレイ1(セット詳細)			
(1/4")ソケット(12角)	3/16"・7/32"・1/4"・9/32"・5/16"・11/32"・3/8"・7/16"・1/2"・9/16"	(3/8")ソケット(12角)	1/2"・9/16"・19/32"・5/8"・11/16"・3/4"・15/16"・1"
(3/8")ディープソケット(12角)	5/8"・11/16"・3/4"・7/8"	(1/4")エクステンションバー	全長:38mm
(1/4")ユニバーサルジョイント	全長:38mm	(1/4")ラチェットハンドル(クイックリリース)	全長:117mm
(1/4")ラチェットハンドル(Hexビット用)	全長:117mm	(1/4")ビットホルダー	全長:25mm
(3/8")エクステンションバー	全長:75・240mm	(3/8")ユニバーサルジョイント	全長:60mm
(3/8")ラチェットハンドル	全長:193mm	(3/8")ビットホルダー	全長:32mm 差込:5/16"ビット用
(1/4")ラチェット式ドライバーハンドル	全長:250mm	(1/4")ドライバーハンドル	全長:150mm

(凹1/4”×凸3/8”)ソケットアダプター			
(凹3/8”×凸1/4”)ソケットアダプター			
(凹3/8”×凸1/2”)ソケットアダプター			
【ビットセット】 クイックチェンジホルダー (+)ビット: #1・#2・#3×各2 (-)ビット: 0.6×4.5・1.2×6.5・1.2×8mm ビット (Torx内径ネジ用): T6・T15・T20 ビット (TORQ-SETネジ25mm用): 4・6・8・10mm×各2 ビット (INHEX ネジ用): 5/64”・9/64”・1/8”・3/16”・5/32”・7/64”・3/32”・7/32” ソケットアダプター(1/4”HEX×1/4”DR)			
トレー2 (セット詳細)			
(3/8”)スピーダーハンドル	全長: 408mm	シクネスゲージ	0.05～1mm
折り畳み式ケーブルナイフ	刃長: 90mm	フレキシブルピックアップ	全長: 540mm
デプスゲージ	測定範囲: 0～30mm	モンキーレンチ	最大口幅: 24mm
片目片ロスパナ	1-1/8”	(1/4”)ディープソケット (12角)	3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”
(1/4”)ユニバーサルソケット (12角)	1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”		
トレー3 (セット詳細)			
ノギス	全長: 150mm	サービスミラー (伸縮型)	伸縮長: 178～920mm
ウォーターポンププライヤー	全長: 240mm	ワイヤーツイスター	全長: 230mm
ロッキングプライヤー	全長: 175mm	精密ニッパー	全長: 115mm
コンビネーションプライヤー	全長: 160mm	先曲リラジオペンチ	全長: 200mm
トレー4 (セット詳細)			
平行ピンポンチ	1.4・2.8・3.4・3.9mm	ハンマー	全長: 320mm (頭重量: 500g)
ナイロンハンマー	全長: 335mm (頭重量: 580g) 交換用ヘッド重量: 26g×2	スチール定規	全長: 300mm
真鍮マンドレル	全長: 200mm	けがき針	全長: 250mm
マグネットピッキングツール	全長: 145mm	メジャー	全長: 3m
LEDライト	130×35×35mm (320lm)		

トレー5(セット詳細)			
プラスチックスクレーパー	中刃・細刃・斜め刃・尖刃	(-)強力ドライバー	5.5×100・8.0×150mm
(+)強力ドライバー	#1・#2・#3	ギリ	全長:280mm
ピックツール(45°ベント型)	全長:155mm	ピックツール(ベント型)	全長:265mm
六角棒レンチ	0.050・1/16"・5/64"・3/32"・7/64"・1/8"・9/64"・5/32"・3/16"・7/32"・1/4"・5/16"・3/8"		
トレー6(セット詳細)			
片目片ロスパナ	3/16"・13/64"・7/32"・15/64"・1/4"・9/32"・5/16"・11/32"・3/8"・7/16"・1/2"・9/16"・19//32"・5/8"・11/16"・3/4"・25/32"・13/16"・7/8"・15/16"・1-1/16"	コンビネーションレンチ(ラチェット式)	1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・9/16"

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.