


品番：EA612WC-1

品名：1/4"DR/37点 ソケットレンチセット

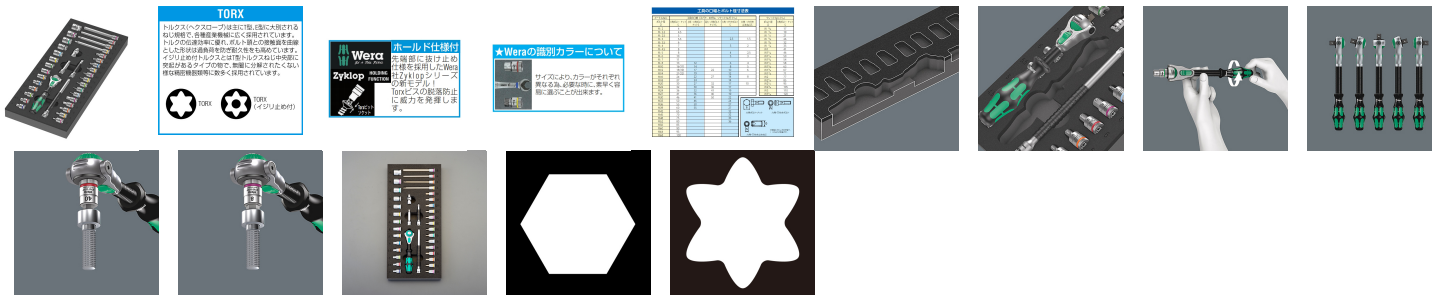

販売価格	64,100円(税抜) / 70,510円(税込)		
カタログ価格	64,100円(税抜) / 70,510円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/04 18:41現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0396ページ		



仕様

メーカー	Wera	型番	150110
商品名	9720	〈セット内容〉	37点
差込角	1/4"	ソケット(六角)	4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15
変角ラチェットハンドル	152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)	首振りエクステンションバー	56mm
エクステンションバー	75・150mm	TORXビット	T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30
HEXビット	3×28・4×28・4×100・5×28・5×100・6×28・6×100・8×28・8×100	ソケット全長	55mm
ソケット全長	六角:23mm TORX:28mm Hex:28・100mm	トレーサイズ	172×392×30(H)mm

ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム

化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム

ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。

撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単

汚れに強いかつ衝撃対応

ラチェットはドライバーとしても使えるので、スピーディーなねじ締め作業が可能

ソケットは識別カラー付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.