



品番 : EA612WD-1

品名 : 3/8"DR/23点 ソケットレンチセット

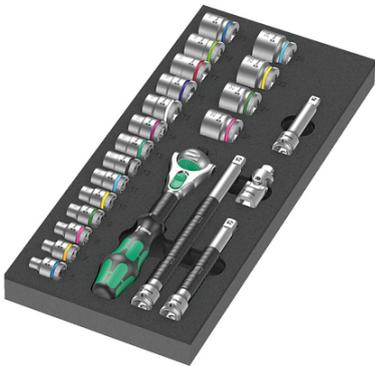

| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 48,000円(税抜) / 52,800円(税込) | | |
| カタログ価格 | 48,000円(税抜) / 52,800円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/05/19 16:20現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
| カタログページ | 0403ページ | | |

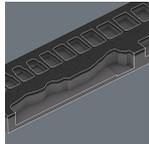

仕様

| | | | |
|-------------|---------------------------|---------------|--|
| メーカー | Wera | 型番 | 150111 |
| 商品名 | 9721 | 〈セット内容〉 | 23点 |
| 差込角 | 3/8" | ソケット(6角) | 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・22・24 |
| 変角ラチェットハンドル | 199mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°) | 首振りエクステンションバー | 76mm |
| エクステンションバー | 125・200mm | ユニバーサルジョイント | 50mm |
| トレーサイズ | 172×392×30(H)mm | | |

ソケットは手締め時に便利なローレット加工

変角ラチェットハンドルは、軸部が空回りするため早回しが可能です。(首をまっすぐに伸ばした状態のみ)
ラチェットヘッドは自由に角度を調整でき、両側のスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。
ロッキング式
左右切替式

首振りエクステンションバーは全方向15°の角度をつけて作業できるため、入り組んだスペースや限られた空間でも迅速かつ正確に作業することができます。ボールロック付。

エクステンションバー(125・200mm)は軸部が空転するため早回しが可能です。

ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム

化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム

ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。

撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単

汚れに強いかつ衝撃対応

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.