

 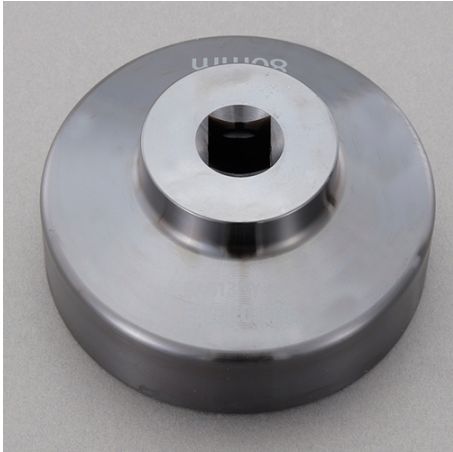
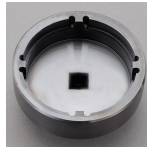


品番：**EA613NY-80**

品名：80mm ベ어링ナット用レンチ



販売価格	33,000円 (税抜) / 36,300円(税込)		
カタログ価格	33,000円(税抜) / 36,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2026/06/07 12:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0490ページ		

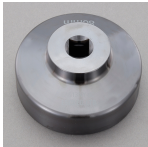

M80のベ어링ナット専用のニッチなレンチです

仕様

差込角	3/4"	ナットサイズ	M80(4つ溝)
破断強度	2200Nm		
フォークリフト(リーチ車)のモーターの軸受を固定する(ベ어링ナットを締付ける治具)			
強度もあるので作業性も良く、爪が欠ける心配もありません。			
作業時間の短縮ができ、且つ安全に作業が可能			
ナットの締付けトルクも管理可能			
黒染め加工(耐腐食、防錆処理)			
フックレンチが使用できない場所でのベ어링ナットの締付けに。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.