


品番：EA614AD-17

品名：17mm ラチェットコンビネーションレンチ(首振りロック型)

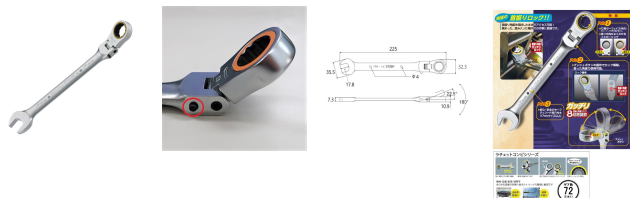

販売価格	4,460円(税抜) / 4,906円(税込)		
カタログ価格	4,460円(税抜) / 4,906円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/03 18:24現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0465ページ		



仕様

メーカー	トップ工業(TOP)	型番	FRC-17LK
対辺	17mm	ポイント数	12
全長	225mm	重量	190g
材質	Cr-v		

首振り角度を保持したままでアクセス可能な首振りロック仕様

奥まった、込み入った場所での作業に最適

首振り角度は180°、ガッチリ8段階調節(22.5°毎にロック可能)

ギア数72で5°の細かい送り角度でラチェットが駆動します。

ラチェット部は本締めできる強度があります。


締める・緩める方向が色で識別できます。

ボルト・ナットを傷つけない12角サーフェスタイプ

<注意>

- ・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
- ・ボルト・ナットに対して浅掛け、斜め掛けは止めて下さい。
- ・パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
- ・ハンマー代わりに使用しないで下さい。
- ・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。

代替品

	<p>品番 EA684RC-17</p> <p>コメント メーカー異なります。</p>
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.