



品番 : EA614AD-19

品名 : 19mm ラチェットコンビネーションレンチ(首振りロック型)

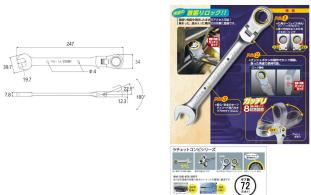

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,840円(税抜) / 5,324円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,840円(税抜) / 5,324円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/02/25 13:43現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0465ページ | | |

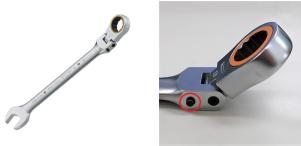

仕様

| | | | |
|------|------------|-------|----------|
| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | FRC-19LK |
| 対応 | 19mm | ポイント数 | 12 |
| 全長 | 247mm | 重量 | 255g |
| 材質 | Cr-v | | |

首振り角度を保持したままでアクセス可能な首振りロック仕様

奥まった、込み入った場所での作業に最適

首振り角度は180°、ガッチャリ8段階調節(22.5°毎にロック可能)

ギヤ数72で5°の細かい送り角度でラチェットが駆動します。

ラチェット部は本締めできる強度があります。

締める・緩める方向が色で識別できます。

ボルト・ナットを傷つけない12角サーフェースタイプ

<注意>

- ・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
- ・ボルト・ナットに対して浅掛け、斜め掛けは止めて下さい。
- ・パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
- ・ハンマー代わりに使用しないで下さい。
- ・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.