


品番：EA614LY-10

品名：10mm/312mm 超ロングラチェットメガネレンチ(首振型)

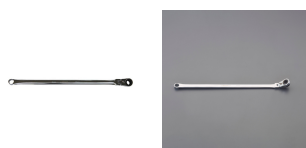

販売価格	5,050円(税抜) / 5,555円(税込)		
カタログ価格	5,050円(税抜) / 5,555円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/04 11:24現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0418ページ		



超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます

#### 仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	34545
材質	クロームバナジウム鋼	ギア数	72
サイズ	10mm	厚み	オフセットタイプ部: 7.3mm 首振りタイプ部: 13.3mm
全長	312mm	重量	145g

12ポイント

超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。

ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。

ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。

オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。

72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。

ミラー仕上げです。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.