


品番：EA614LY-12

品名：12mm/345mm 超ロングラチェットメガネレンチ(首振型)

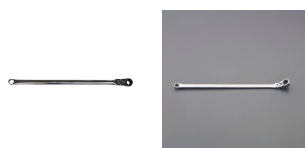

販売価格	5,500円(税抜) / 6,050円(税込)		
カタログ価格	5,500円(税抜) / 6,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 65 (2026/04/05 23:42現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0418ページ		



超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます

仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	34546
材質	クロームバナジウム鋼	ギア数	72
サイズ	12mm	厚み	オフセットタイプ部:8.1mm 首振りタイプ部: 14.6mm
全長	345mm	重量	200g

12ポイント

超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。

ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。

ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。

オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。

72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。

ミラー仕上げです。

