

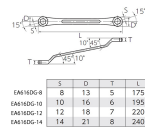
 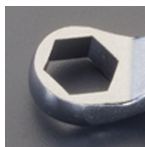


品番：EA616DG-12

品名：12mm HEX両口めがねレンチ

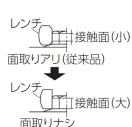

販売価格	1,780円(税抜) / 1,958円(税込)		
カタログ価格	1,780円(税抜) / 1,958円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/04 09:06現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0430ページ		



仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	M27-12H
サイズ(mm)	12×12	厚み(mm)	7×7
全長(mm)	220	重量(g)	86
材質	工具鋼		

6ポイント

45°×10°タイプ

六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等の作業(30°の振り角度で回転)が可能です。

六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。

柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.