


品番：EA616KC-10

品名：ヘッドライト光軸調整レンチ

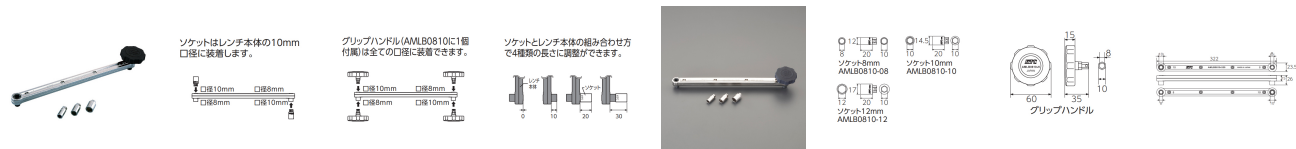

販売価格	25,300円(税抜) / 27,830円(税込)		
カタログ価格	25,300円(税抜) / 27,830円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/10 18:58現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0282ページ		



### 仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	AMLB0810
レンチ全長	322mm	ソケット対辺	8・10・12mm
ソケット全長	20mm	重量(g)	290
セット内容	本体 エクステンションソケット8mm エクステンションソケット10mm エクステンションソケット12mm グリップハンドル		

軽自動車から普通自動車までのヘッドライト光軸調整スクリュー六角二面幅8mm、10mm、12mmに適用します。

左右異形ヘッドランプ車以外(シールドビーム等)とワンボックスには使用できません。

自動車の左右異形ヘッドライト光軸調整スクリューの操作専用工具。

グリップハンドルの回転を本体に内蔵されたベルトでソケットに伝え、狭いヘッドランプ回りに工具や手を入れることなく、エンジンルームの外から遠隔操作で、ヘッドライトの光軸調整作業が可能です。

ベルトには軽くて耐久性の高いタイミングベルトを使用しています。

アルミボディーの採用により、軽量なため、使いやすく疲労軽減につながります。

グリップハンドルの採用により、スタビドライバ感覚で、スムーズかつ微妙な両方向の回転が可能です。

本体とソケットとの組合せで、0mm、10mm、20mm、30mmの合計4種類の長さを選択でき、幅広い車種に使用可能です。

※本製品は光軸調整専用レンチです。通常のレンチとして使用しないでください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.