
 


品番：EA617AH-200B

品名：1/4"DR ソケットレンチセット(ZYKLOP)

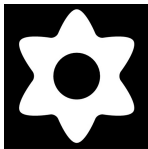

販売価格	56,000円(税抜) / 61,600円(税込)		
カタログ価格	56,000円(税抜) / 61,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/03 01:06現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0399ページ		



仕様

メーカー	Wera	型番	003535
シリーズ	Zyklop(サイクロップ)	商品名	8100SA4サイクロップスピードラチェット
<セット内容>	41点	差込角	1/4"
ソケット(6角)	3/16"・7/32"・1/4"・9/32"・5/16"・11/32"・3/8"・7/16"・1/2"・9/16" (※識別カラー付、色の違いによってサイズの選別が容易です。)	(+)ビット	#1・#2・#3
(-)ビット	4.5・5.5・8.0mm	ヘックスビット	5/64"・3/32"・1/8"・9/64"・5/32"・3/16"・7/32"
トルクスビット(イジリ止め付)	T8・T9・T10・T15・T20・T25・T30・T40	ポジビット	#1・#2・#3
ラチェットハンドル	152mm	スイベルエクステンションバー	56mm
ロッキングエクステンションバー	75・150mm	T型スライドハンドル	110mm

ユニバーサルジョイント	35.5mm	ビットアダプター	37mm(六角シャンク1/4")
メタルケース付き			
ラチェットヘッドは首を180°自由に回転でき、ホイールスイッチで回転方向の変更が可能。			
限られた狭いスペースで作業するときは、首を左右に0°、15°、90°の動作角度で固定できるので、滑ることなく安全に作業できます。			
狭いスペースや入り組んだ箇所での作業に最適です。			
ラチェットは、アダプターとビットを取り付けることにより、ドライバーのようにも使えます。			
ソケットは手締め時に便利なローレット加工			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.