


品番 : EA617AH-215

品名 : 1/4"・1/2"DR/43点 ソケットレンチセット(ZYKLOP)

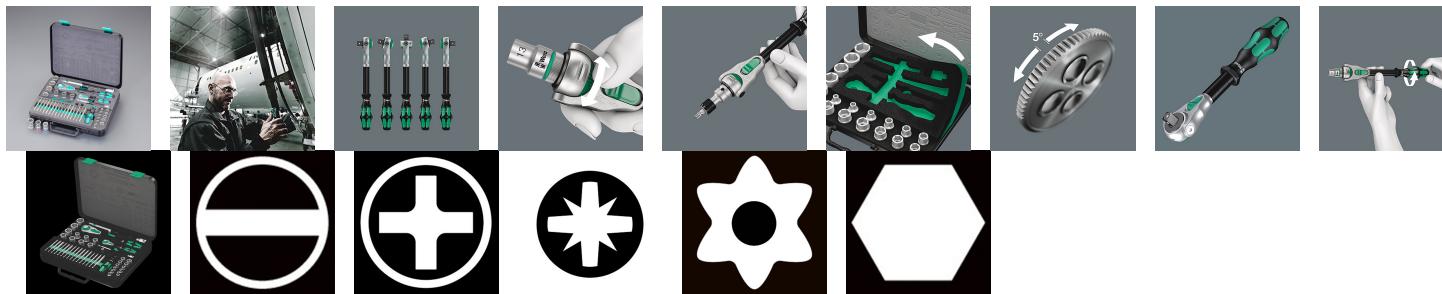

販売価格	86,200円(税抜)／94,820円(税込)		
カタログ価格	86,200円(税抜)／94,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/31 02:25現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0399ページ		



仕様

メーカー	Wera	型番	160785
商品名	8100 SA/SC 2	<セット内容>	43点
差込角	1/4"・1/2"	(1/4")ソケット(6角)	4・4.5・5・5. 5・6・7・8・9・10・12・13mm
(1/2")ソケット(6角)	13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm(1/4")変角ラチェットハンドル	(1/4")ソケット(6角)	152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)
(1/2")変角ラチェットハンドル	277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)	(1/4")ビットアダプター	37mm
(1/4")エキステンションバー	150mm	(1/2")エキステンションバー	250mm
(1/4")ドライバーハンドル	119mm	(+)ビット	#1・#2・#3
(-)ビット	5.5mm	Hexビット	3・4・5・6mm
TORXビット(イジリ止付)	T10・T15・T20・T25・T30	ポジビット	#1・#2・#3

メタルケース付

首振りと早回しスリープは作業を楽にします。

ラチェットハンドルは細かい歯により、回転角はわずか 5°です。

ラチェットヘッドは自由に回転でき、両側にあるスライドスイッチで任意の位置にロックできます。狭いスペースや入り組んだ箇所での作業に最適です。左右に0°、15°、90°の固定ロック位置が設けられており、ラチェットヘッドが滑ることなく安全に作業できます。

ラチェットは、アダプターとビットを取り付けることにより、ドライバーのようにも使えます。

人間工学に基づいたクラフトフォームハンドルにより、手にかかる負担を軽減します。

ハードゾーンにより、ハンドルが手に吸着するのを防ぎ、握り直しやすくなっています。ソフトゾーンにより、より高いトルクを伝達できます。

アダプター、ソケット用の1/4"、1/2" 四角差し込み、ボールロックが付いています。

サイズに応じて色分けされています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.