


品番：EA617AK-250

品名：3/8"DR ソケットレンチセット(ZYKLOP)



|         |                              |      |    |  |
|---------|------------------------------|------|----|--|
| 販売価格    | 78,100円(税抜)／85,910円(税込)      |      |    |  |
| カタログ価格  | 78,100円(税抜)／85,910円(税込)      |      |    |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/03/20 04:17現在) |      |    |  |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | St |  |
| カタログページ | 0401ページ                      |      |    |  |

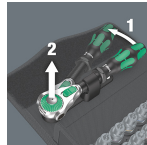

仕様

|                     |                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| メーカー                | Wera                                                                                                                         | 型番                 | 003536                                                                                                                          |
| 商品名                 | 8100 SB                                                                                                                      | <セット内容>            | 35個組                                                                                                                            |
| 差込角                 | 9.5sq (3/8")                                                                                                                 | ソケット(6角)(対辺×全長)    | 6×29mm、7×29mm、8×29mm<br>9×29mm、10×29mm、11×29mm<br>12×29mm、13×29mm、<br>14×29mm<br>15×29mm、16×29mm、<br>17×29mm<br>18×29mm、19×29mm |
| TORXビットソケット(サイズ×全長) | T10×35mm、T15×35mm、<br>T20×35mm<br>T25×35mm、T27×35mm、<br>T30×35mm<br>T40×35mm、T45×35mm、<br>T50×35mm                           | HEXビットソケット(サイズ×全長) | 3×35mm、4×35mm、5×35mm<br>6×35mm、7×38.5mm、8×38.5mm<br>9×38.5mm、10×38.5mm                                                          |
| ラチェットハンドル           | 送り角:5°(72ギア)<br>全長:199mm<br>・ロッキング式・左右切替式<br>・軸部が空回りするため早回しが可能 (首をまっすぐに伸ばした状態のみ)<br>・ヘッドは首を180°自由に回転でき、ヘッドの設定可能角度は0°・15°・90° | 首振りエクステンションバー      | 首振角度:15°<br>全長:76mm<br>・手締め時に便利なローレット加工                                                                                         |
| ロッキングエクステンション       | 全長:200mm                                                                                                                     | 付属品                | ナットエクストラクター                                                                                                                     |

|                                                            |                      |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| ンバー                                                        | ・軸部が空回りするため早回しが可能です。 |  |
| ナットエキストラクターはホールド機能付きソケットから簡単に六角ナットを取り外すことができます。            |                      |  |
| 多くのツールをコンパクトに収納できるケース付きです。<br>作業棚に真っ直ぐに配置して、きれいに並べて保管できます。 |                      |  |
| ケースからラチェットハンドルを手軽に取り外し可能<br>ツイストしてロック解除できるため、簡単に取り外せます。    |                      |  |
| ソケットはサイズ別の色分けにしているので、必要なサイズをすぐに見つけることができます。                |                      |  |

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.