


品番：EA617DG-31

品名：3/8"DR/278-375mm ラチェットハンドル(伸縮式)



販売価格	4,000円(税抜)／4,400円(税込)		
カタログ価格	4,000円(税抜)／4,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/18 22:56現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			

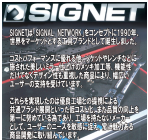

インチ・ミリ換算表	
1/4" ~ 6.35mm	3/8" ~ 9.53mm
1/2" ~ 12.7mm	3/4" ~ 19.05mm
1" ~ 25.4mm	1 1/2" ~ 38.1mm

仕様

ギア数	36歯	差込角	3/8"
全長	278~375mm		
4段伸縮式で、ヘッドは180°可動します。			

代替品

	品番	EA617DG-4
	コメント	伸縮式ではありません

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.