
 


品番 : EA617DG-5

品名 : 3/8"DR/104mm ラチェットハンドル(ロッキング)

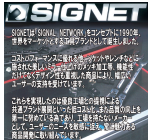

販売価格	2,500円(税抜) / 2,750円(税込)		
カタログ価格	2,500円(税抜) / 2,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 03:14現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0421ページ		



インチ・ミリ換算表	
1/2" - 6.35mm	3/8" - 9.53mm
1/2" - 12.7mm	3/4" - 19.05mm
1" - 25.4mm	1 1/2" - 38.1mm

### 仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	12530
差込角	3/8"	全長	117mm
各部サイズ	ヘッド厚み(A):15mm ヘッド幅(B):33mm ヘッド厚み(C):31mm ヘッド長(E):52mm 全長(L):117mm ※エスコ寸法図参照	ギア数	45歯
送り角	8°		
ロッキング式			
左右切替式			
狭い場所での作業に最適なショートタイプのラチェットハンドル			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.