
 


品番 : EA617DJ-108

品名 : 3/8"DRx 8mm ソケット

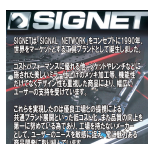

販売価格	450円(税抜) / 495円(税込)		
カタログ価格	450円(税抜) / 495円(税込)		
在庫数	最新在庫: 36 (2026/04/23 14:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0422ページ		



インチ・ミリ換算表	
1/2" = 6.35mm	3/8" = 9.52mm
1/2" = 12.7mm	3/4" = 19.05mm
1" = 25.4mm	1 1/2" = 38.1mm

### 仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	12363
差込角	3/8"	対辺	8mm
全長	25mm	ソケット先端部外径	12mm
ソケット差込部外径	17mm	ソケット深さ	9.0mm
12ポイントソケット			
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。			
ミラー仕上げ			
各部サイズ	●全長(L;mm):25.0●先端部ソケット 外径(D1;mm):12.0●差込部ソケット 外径(D2;mm):17.0●ソケット深さ (T;mm):9.0		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.